

## KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI GUIDA DI INSTALLAZIONE

### CONTENUTO DEL KIT


ITEM No.:	PART No.:	DESCRIZIONE	QTY
1	XJTSG01555	MEDIUM BODY SEALING GLAND <b>(CORPO IMBOCCO)</b>	x1
2	XJTSG01560	MEDIUM NUT <b>(DADO PRESSACAVO)</b>	x1
3	XXXBP01631	O-RING BS124 NITRILE <b>(GUARNIZIONE O-RING)</b>	x2
4	XJTSG02554	4 PORT CSM 5-8.5mm <b>(SUPPORTO PER BLOCCAGGIO ELEMENTO DI RINFORZO)</b>	x1
5	XXXBP01207	GRUB SCREW <b>(GRANO DI TENUTA)</b>	x4
6	XJTSG02133	4 WAY ANTI TORSION 5-8.5mm <b>(ELEMENTO ANTI TORSIONE A 4 VIE)</b>	x1
7	XJTSG02596	4 WAY SPREADER 5-8.5mm <b>(DIRAMATORE A 4 USCITE)</b>	x1
8	XJTSG01612	4 PORT SEAL 5-7mm <b>(GUARNIZIONE A COMPRESSIONE 5-7mm 4 VIE)</b>	x1
9	XJTSG02553	4 PORT SEAL 6.5-8.5mm <b>(GUARNIZIONE A COMPRESSIONE 6.5-8.5mm 4 VIE)</b>	x1
10	XJTSG02578	7mm BLANK <b>(TAPPO RIEMPITIVO 7MM)</b>	x3
11	XXXBP01644	GREASE SACHET <b>(BUSTINA DI GRASSO LUBRIFICANTE)</b>	x1
12	XJTSG01768	SPACERS <b>(DISTANZIALI)</b>	x1
13	XXXBP01208	2mm ALLEN KEY <b>(CHIAVE A BRUGOLA 2mm)</b>	x1
14	XXXBP00944	CABLE TIE 3.6mm <b>(FASCETTA 3.6mm)</b>	x4



**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 1**

RIMUOVERE IL TAPPO DELL'IMBOCCO PREMENDO SUGLI APPOSITI INSERTI NELLA PARTE INTERNA DELLA BASE DELLA MUFFOLA. **NOTA: POTREBBE ESSERE NECESSARIO DOVER RUOTARE IL TAPPO PER PREMERE MEGLIO SUGLI INSERTI.** POI AFFERRARE L'ALTRO LATO DEL TAPPO E TIRARE IN MODO DECISO FINO A CHE IL TAPPO NON E' DISINGAGGIATO.

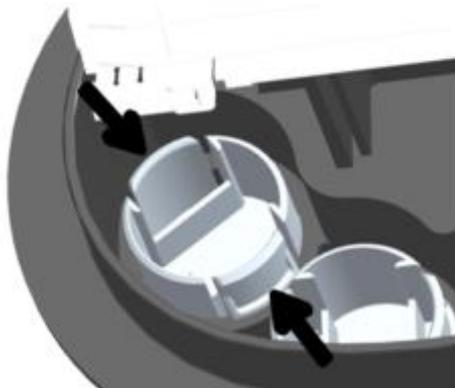

**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 2**

RIMUOVERE IL DADO PRESSACAVO (2) E IN ACCORDO CON LA TABELLA SOTTOSTANTE INSTALLARE LA CORRETTA GUARNIZIONE A COMPRESSIONE (8 O 9) E IL NUMERO CORRETTO DI DISTANZIALI (12). STRINGERE LEGGERMENTE IL DADO PRESSACAVO (2) RIMUOVERE IL TAPPO RIEMPITIVO (10) E FAR PASSARE 2.2m DI CAVO (CMJ) 3.2m (LMJ) ATTRAVERSO LA GUARNIZIONE A COMPRESSIONE (8 O 9).

<b>CAVO <math>\varnothing</math></b>	<b>GUARNIZIONE (8 o 9)</b>	<b>No. DI DISTANZIALI</b>
5.0 - 5.9mm	5mm-7mm (8)	0
6.0 - 6.9mm	5mm-7mm (8)	1
7.0 - 7.5mm	6.5mm-8.5mm (9)	0
7.6 - 8.5mm	6.5mm-8.5mm (9)	1

**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 3**

SGUAINARE IL CAVO PER 1.8m (CMJ) O 2.8m (LMJ) ESPONENDO I TUBETTI E IL GRP.




**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 4**

TAGLIARE IL VTR A 60mm DALLA TESTA DEL CAVO. APPLICARE IL GRASSO (11) LUNGO IL CAVO DALLA TESTA PER CIRCA 200mm, DOPODICHE' FAR SCIVOLARE L'IMBOCCO FINO A CHE LA TESTA DEL CAVO NON RAGGIUNGE LA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA.


**NOTA:** SE IL CAVO PRESENTA AL POSTO DEL VTR UN FILO METALLICO INCAPSULATO NEL VTR O IN UNA GUAINA PLASTICA SEGUIRE LE PROCEDURE LOCALI PER LA MESSA A TERRA.

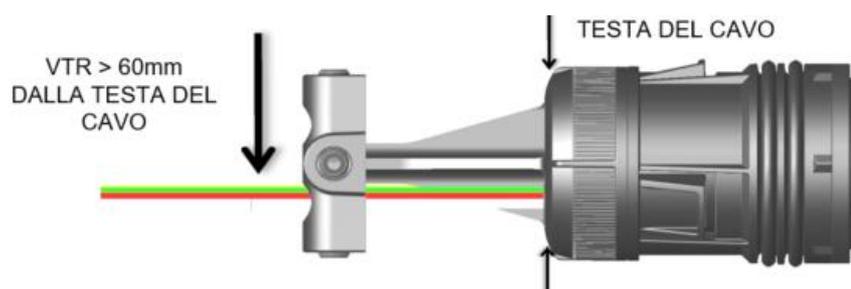

**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 5**

ASSICURARSI CHE LA TESTA DEL CAVO SI ALLINEI CON L'ESTREMITA' DEL SUPPORTO PER BLOCCAGGIO ELEMENTO DI RINFORZO (4).

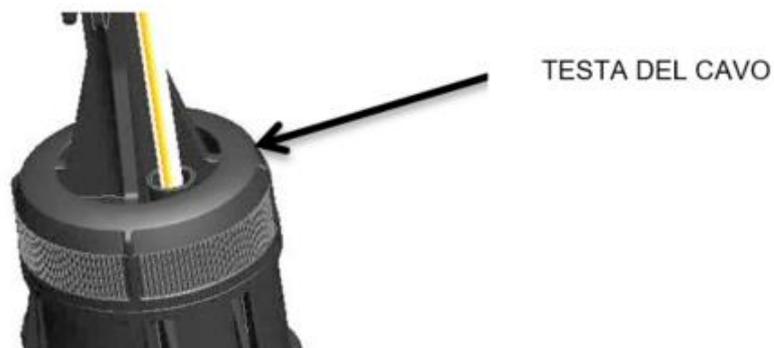

**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 6**

ASSICURARSI CHE LA GUARNIZIONE (8 O 9) SIA COMPLETAMENTE INSERITA NELL'IMBOCCO (1). CONTROLLARE CHE IL NUMERO DI DISTANZIALI (12) SIA CORRETTO, SPINGERE L'ELEMENTO ANTI TORSIONE (6) SULLA GUARNIZIONE E STRINGERE IL DADO PRESSACAVO (2) SULL'IMBOCCO (1) FINO AD OTTENERE IL CONTATTO TRA I DUE PEZZI.

EVENTUALMENTE UTILIZZARE LA CHIAVE PER IMBOCCHI CIRCOLARI PRYSMIAN (NON INCLUSA NEL KIT IMBOCCO).

UTILIZZANDO LA FASCETTA (14), ASSICURARE IN POSIZIONE IL CAVO/I AL SUPPORTO, FACENDO PASSARE LA FASCETTA NEGLI APPOSITI BUCHI DELL'ELEMENTO ANTI-TORSIONE (6). RIPETERE SE NECESSARIO.



**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 7**


SPINGERE L'IMBOCCO (1) NELLA BASE DEL GIUNTO (CMJ/MMJ/LMJ) FINO A QUANDO NON E' COMPLETAMENTE INGAGAGGIATO. EVENTUALMENTE AIUTANDOSI APPLICANDO UN MOVIMENTO ROTATORIO ALL'IMBOCCO. CONTROLLARE POI CHE LE TRE CLIP DI CHIUSURA DELL'IMBOCCO SIANO ASSICURATE ALLA BASE. POSIZIONARE IL PRIMO CAVO NELLA PARTE INTERNA DELLA BASE.



**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 8**

INSERIRE I TUBETTI NEL VANO DI ACCESSO E SGUAINARLI NELLA POSIZIONE INDICATA, DOPO IL SISTEMA DI BLOCCAGGIO TUBETTI. INSTALLARE GLI ELEMENTI E LE FIBRE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DELLA MUFFOLA.

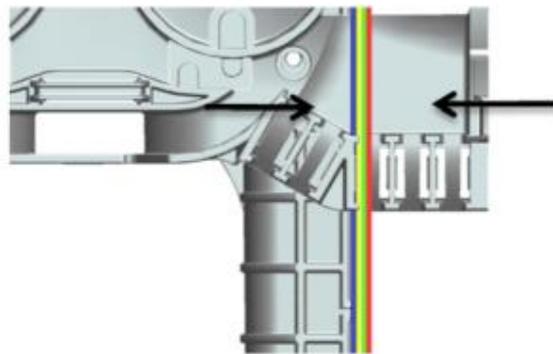

**KIT ATTESTAZIONE A FREDDO IMBOCCO CIRCOLARE 4 MINICAVI  
GUIDA DI INSTALLAZIONE**

**Passo 9**

**COME AGGIUNGERE ALTRI CAVI**

ALLENTARE IL DADO PRESSACAVO (2) E RIMUOVERE UNO DEI TAPPI RIEMPITIVI (10) DALLA GUARNIZIONE (8 O 9) UTILIZZANDO SE NECESSARIO DELLE PINZE.

